

ミスミ

絶縁カバー付ターミナル

φ2mm セーフティプローブ



仕様

使用ケーブル	PVC0.75mm
定格電圧	AC1000V以下
定格電流	15A以下
接触抵抗	0.8mΩ以下
使用温度範囲	-10℃~+70℃
全長	1m(コネクタ先端からの間隔)
重量	32g

ココが特長

先端形状2mmタイプのプロープ

 
●直径2mmのプロープに電線をつけたハーネス品です。UL規格やCEマーキングに対応しております。またソケット側はφ4mmセーフティプラグです。

CE対応

在庫品

RoHS

外形図



¥

1個単位




Order
注文例

型番	66-9614-100-21
----	----------------

型番	色	¥通常単価
66-9614-100-21	黒	1,472
66-9614-100-22	赤	1,472

セーフティプラグハーネス(絶縁部カバータイプ)

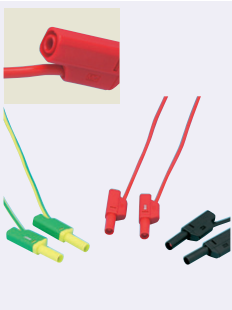

ココが特長

後部にソケットを追加した絶縁プラグハーネス

- φ4mmバナナプラグに絶縁カバーを付けたもので、セーフティ専用のソケットに差し込みます。
- プラグの後部は別のプラグ(非セーフティ型可)をもう1つ差し込めるような構造になっています。
- ターミナルがケーブルの両端についている製品です。



ご注意

- ・この製品は絶縁カバーがあるため一般のソケットには入りません。
- ・結合相手は0503ページをご確認下さい。
- ・全長とはコネクタの結合面から結合面までの長さになります。

CE対応

EN

在庫品


RoHS



Order
注文例

型番	28-0124-100-20
----	----------------

外形図

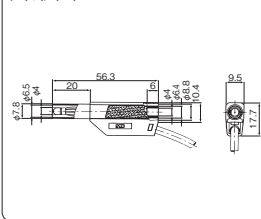

¥


1本単位

仕様

使用ケーブル	PVC、2.5mm ²	接触抵抗	0.3mΩ以下
定格電圧	AC1000V以下	使用温度範囲	-10℃~+70℃
定格電流	32A以下	重量	60 g(1m) 100 g(2m)
テスト電圧	AC4000V		

型番	色	全長	¥通常単価
28-0124-100-20	緑/黄	1m	1,702
28-0124-100-22	赤		1,702
28-0124-100-21	黒		1,702
28-0124-200-20	緑/黄	2m	1,886
28-0124-200-22	赤		1,886
28-0124-200-21	黒		1,886

セーフティプラグハーネス(絶縁部スライドタイプ)

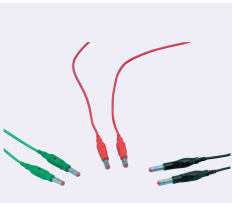

ココが特長

絶縁部スライド式プラグのため、未使用時の絶縁可能

- φ4mmバナナプラグに絶縁カバーを付けたものですが、内部にバナが入っているため絶縁部を押すと中にもぐるようになっております。従ってセーフティ型ではない一般ソケットにも差すことができ、使い分けることが可能です。
- ターミナルが両端付きのケーブル付製品です。



ご注意

- ・絶縁カバーが動くため導電部が露出します。感電にはご注意ください。
- ・全長とはコネクタの結合面から結合面までの長さになります。
- ・結合相手は0503ページをご確認下さい。




Order
注文例

在庫品

RoHS

型番	49-0115-0
----	-----------

外形図

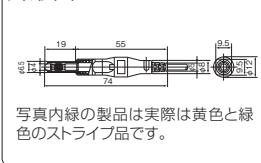

¥

1本単位


仕様

使用ケーブル	PVC、2.5mm ²	接触抵抗	0.8mΩ以下
定格電圧	AC30V以下	使用温度範囲	-10℃~+70℃
定格電流	32A以下	重量	53 g(1m) 90 g(2m)
テスト電圧	AC2000V		

写真内緑の製品は実際は黄色と緑色のストライプ品です。

型番	色	全長	¥通常単価
49-0115-0	黄/緑	1m	1,840
49-0115-1	赤		1,840
49-0115-4	黒		1,840
49-0117-0	黄/緑	2m	2,013
49-0117-1	赤		2,013
49-0117-4	黒		2,013

セーフティプラグφ4mmバナナプラグ

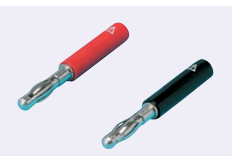

ココが特長

先端形状をφ4mmバナナプラグに変換できるアダプタ

- セーフティプラグを差し込んで従来型のφ4mmソケットに結合できるよう変換させるアダプタです。
- セーフティプラグは外側の絶縁用リングがあるため従来型のφ4mmソケットには挿すことができません。このアダプタを使うことにより絶縁用スリーブがない状態になりますので従来型のものにも挿せるようになります。
- 適合セーフティオスコネクタ：28-0124-*00-2*(0511ページ)




Order
注文例

在庫品

RoHS

型番	22-5163-1
----	-----------

 外形図



¥

1個単位

仕様

定格電流	25A以下	使用温度範囲	-40℃~+80℃
接触抵抗	8mΩ以下	絶縁材	ナイロン(ポリアミド)
定格電圧	AC300V	重量	5 g



ご注意

- ・この商品はEN規格は取得していません。よってCE対応品でもありません。

型番	色	¥通常単価
22-5163-1	赤	265
22-5163-4	黒	265

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

圧着端子・テスト端子

圧着端子

テスト端子・テスト端子オプション

テストリード・その他