

ミスミ

配線固定ステッカー(スチール製)




スチール製の配線固定ステッカー

- 両面テープにより、パネルや壁面など任意の位置に取付可能な配線固定具です。




- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

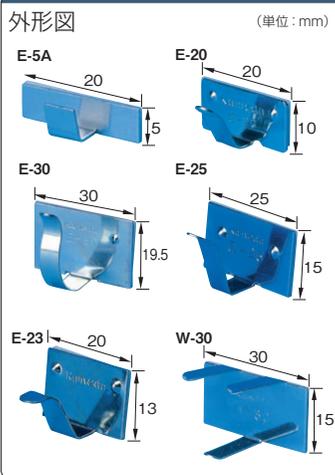

仕様

材質	スチール(ユニクロメッキ処理)、アルミ(E-5Aのみ)
使用温度範囲	-10℃~+90℃

使用例

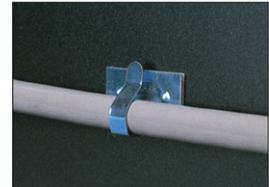

型番	バック入数
E-5A	100P



1バック単位 100個入

(単位: mm)

型番	バック入数	適合電線外径	高さ(電線固定時)	重量(g/個)	¥通常単価
					1~4バック
E-5A	100P (100個入)	2.5~3	6	0.2	1,320
E-20		3~4	12	1.2	980
E-23		3~5	15	1.6	1,050
E-25		5~7	20	2.3	1,200
E-30		10~18	25	4.0	2,260
W-30		10~15	18	3.0	2,190


ミスミ

配線固定ステッカー(スチール製・スポンジ付)



スポンジ付きのスチール製配線固定ステッカー

- 粘着力が強く長時間にわたり安定性能を保持しますので、確実な取付が可能です。
- 外面はカラー塗装(グレー)をほどこしてあるため変色はありません。
- 線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので線材の被覆を傷つけず保持します。凹凸面・粗い面に有効な粘着式ステッカーです。

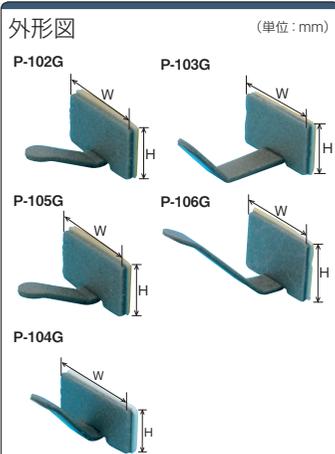

仕様

材質	鉄(カラー垂鉛メッキ)、発泡絶縁体
使用温度範囲	-40℃~+80℃
色	グレー

使用例



型番
P-102G



1バック単位 100個入

(単位: mm)

型番	W	H	アーム長	重量(g/個)	¥通常単価
					1~4バック
P-102G	19.5	9~10	14.5	0.60	958
P-103G			25	0.81	1,018
P-104G	25	10	20	1.51	1,338
P-105G			28	2.10	1,678
P-106G			38	2.91	1,938

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。