


パネルマウントタイプ

自由長

RoHS

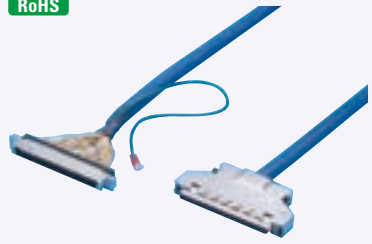

結線・線色ページ **2531**
部材ページ **2300**

圧接 金メッキ EMI対策 PLC



ココが特長

パネルマウント向け対プラグ用ハーネスです

- PCRハーフピッチコネクタのパネルマウント型を採用したハーネスです。機器に取付け、中継用途にご利用いただけます。ケーブルにはノイズに強い2重シールドケーブルも選択できます。
- カスタムNo.をご利用頂きますと、結線・マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は**2441ページ**
- 追加工をご利用頂きますと、シース剥き長さ・アース線長さ・端子サイズの指定が可能です。指定方法は**2441ページ**



・シールドはリード線引出しです。(形状仕様タイプPSのCN2はフード内接続)

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	3日目
21~50本	7日目
51本~	都度見積

▲ ストックA 翌日出荷 ¥500/本
5本まで

翌日出荷品(Aストック)は、ご注文時にAストック希望とお申し付けください。
非在庫品

お値引き

本数	基準単価
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。



コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)
EPCR	PY	A	20	0.2

無料追加工・カスタムNo.は型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位:mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価		
						基本単価	ケーブルAケーブル	単価/m Bケーブル
EPCR パネル マウント型 本多通信工業	P (パネル用オス)		A NA20276 AWG28 30V 1重シールド 紺色	20	0.2 50 0.1m 毎に 指定可	¥3,415	¥355	¥490
				28		¥3,800	¥415	¥820
				36		¥3,923	¥485	¥920
				50		¥4,446	¥535	¥1,290
				68		¥4,520	¥695	—
				96		¥5,815	¥1,010	¥1,830
	PS (パネル用オス・ プラグメス)		B NA28WSH AWG28 30V 2重シールド 紺色	20		¥3,480	¥355	¥490
				28		¥5,738	¥415	¥820
				36		¥5,862	¥485	¥920
				50		¥6,338	¥535	¥1,290
				68		¥6,500	¥695	—
				96		¥9,554	¥1,010	¥1,830
	PY (パネル用オス・ Y端子) ピン番入り マークチューブ 付			20		¥4,846	¥355	¥490
				28		¥5,708	¥415	¥820
				36		¥6,154	¥485	¥920
				50		¥7,769	¥535	¥1,290
PT (パネル用オス・ バラ線) ピン番入り マークチューブ 付			20	¥3,881	¥355	¥490		
			28	¥5,134	¥415	¥820		
			36	¥5,507	¥485	¥920		
			50	¥6,358	¥535	¥1,290		
			68	¥6,500	¥695	—		
			96	¥9,776	¥1,010	¥1,830		

Dsub
コネクタハーネス

MILソケット
コネクタハーネス

FCN
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐
ハーネス

セントロックス
コネクタハーネス

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタハーネス

MR
コネクタハーネス

PCR
ハーフピッチ
コネクタハーネス

PCS
ハーフピッチ
コネクタハーネス

HDRA・HOR
コネクタハーネス

DX31
ハーフピッチ
コネクタハーネス

8840
ハーフピッチ
コネクタハーネス

Hand防水
コネクタハーネス