 


## コンジット取付プラグ

RoHS



CE05-6A20-15PD-D CE05-6A22-22SD-D

TÜV IP67 銀メッキ MIL UL 信号用 電源用 モーター



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 価格表参照  
11個~ 都度見積

在庫品  
非在庫品

コゴが特長

### 欧州規格対応アース端子付きIP67防水コネクタ

- ケーブル引出し側にコンジット(電線保護管)を取付けて使用するコンジット取付タイプです。バックシェルを接続しない分、コンジットに接続時スペースを取りません。嵌合時IP67クラスの防水構造になっているため、水や粉塵のかかる場所での使用に適しています。
- パネルマウントタイプと接続することができます。

基本仕様

定格電流、電圧、適応電線などの基本仕様は  
▶3318ページ




・ミスミ取扱いのコンジットと組み合わせて使用して下さい。  
金属製コンジット(MSA, MAAシリーズ)



Order 注文例

型式  
**CE05-6A18-10SD-D**

### 外形図

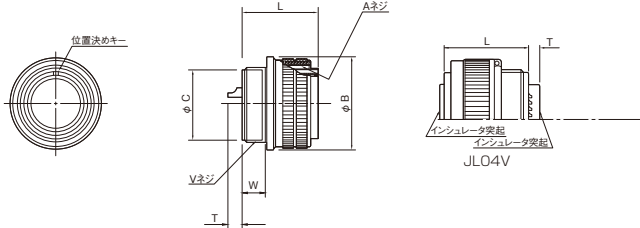

(単位: mm)

\*ミスミ取扱い以外のコンジット使用の場合、アース接続可否や方法についてはコンジットメーカーとご相談ください。

\*JL04Vの寸法公差は該当商品寸法表内をご覧ください。

シリーズ名	シェルサイズ又は配列番号	結合ネジA	L ±1	φB +0 -0.38	φC +0.05 -0.25	T ±0.1	W ±0.5	コンジットVネジ
CE05シリーズ	10SL-3	5/8-24UNEF-2B	23.3	22.22	12.5	5.6	7.5	9/16-24UNEF-2A
	14S-2	7/8-20UNEF-2B	24	22.22	17	5.6	8.46	3/4-20UNEF-2A
	18-10	1-1/8-18UNEF-2B	33.7	34.13	23.5	オス1.7 ヌス6.4	11.74	1-20UNEF-2A
	18-12					5.6		
	20-4	1-1/4-18UNEF-2B	34.1	37.28	26.8	オス1.7 ヌス 6.6	12.16	1-1/8-18UNEF-2A
	20-15					オス1.7 ヌス 6.0		
	20-18					6		
	22-22	1-3/8-18UNEF-2B	34.1	40.48	29.9	オス4.2 ヌス9.3	14.65	1-1/4-18UNEF-2A
	22-23					オス1.3 ヌス6.1		
	24-10,24-11	1-1/2-18UNEF-2B	36.6	43.63	32.9	6.8	13.42	1-3/8-18UNEF-2A
32-17	2-18UNS-2B	37	56.33	45.3	オス8.7 ヌス9.2	13.14	1-7/8-16UN-2A	
JL04Vシリーズ	18-10	1-1/8-18UNEF-2B	30.4±0.4	34.1±0.8	23.6±0.2	4.87±0.8	7.5以下	1-20UNEF-2A
	18-12					6.07±0.8		
	20	1-1/4-18UNEF-2B	31.5±0.4	37.3±0.8	27±0.2	3.77±0.8	8以下	1-1/8-18UNEF-2A
	22-22	1-3/8-18UNEF-2B	30±0.4	40.5±0.8	29.7±0.2	7.57±0.8	8以下	1-1/4-18UNEF-2A
	22-23					3.77±0.8		
	24	1-1/2-18UNEF-2B	35±0.4	43.7±0.8	32.9±0.2	4.04±0.8	10以下	1-3/8-18UNEF-2A
	24-10(G)	1-3/4-18UNS-2B	35±0.4	49.94±0.8	39.3±0.2	2.84±0.8	10以下	1-5/8-18UNEF-2A
28	4.54±0.4							



シリーズ名	型式	コンタクト形状	芯数	配列No.	シェルサイズ	標準単価			出荷日	重量
						1~49個	50~74個	75~99個		
CE05シリーズ	CE05-6A18-10PD-D	オス	4	18-10	18	¥3,361	¥3,097	¥2,960	4日目	33.4
	CE05-6A20-4PD-D		4	20-4	20	¥3,714	¥3,420	¥3,273		36.1
	CE05-6A20-15PD-D		7	20-15	20	¥4,008	¥3,685	¥3,528		39
	CE05-6A22-22PD-D		4	22-22	22	¥4,155	¥3,822	¥3,655		50.8
	CE05-6A22-23PD-D		8	22-23	22	¥4,283	¥3,940	¥3,773		46.7
	CE05-6A32-17PD-D		4	32-17	32	¥7,164	¥6,595	¥6,301		151.2
	CE05-6A10SL-3SC-D	3	10SL-3	10SL	¥1,705	¥1,568	¥1,499	翌日	11.7	
	CE05-6A14S-2SD-D	4	14S-2	14S	¥2,009	¥1,852	¥1,764	4日目	20.2	
	CE05-6A18-10SD-D	4	18-10	18	¥2,587	¥2,381	¥2,274	翌日	45.5	
	CE05-6A18-12SD-D	6	18-12	18	¥2,558	¥2,352	¥2,254		46.5	
	CE05-6A20-4SD-D	4	20-4	20	¥2,852	¥2,626	¥2,509	4日目	52.1	
	CE05-6A20-15SD-D	7	20-15	20	¥3,087	¥2,842	¥2,715		55.8	
	CE05-6A20-18SD-D	9	20-18	20	¥3,508	¥3,224	¥3,087	4日目	58.3	
	CE05-6A22-22SD-D	4	22-22	22	¥3,195	¥2,940	¥2,813		71.3	
	CE05-6A22-23SD-D	8	22-23	22	¥3,165	¥2,911	¥2,783	翌日	68.5	
	CE05-6A24-10SD-D	7	24-10	24	¥4,831	¥4,449	¥4,253		92.5	
CE05-6A24-10SG-D	7	24-10(G)	24	¥4,831	¥4,449	¥4,253	翌日	92.5		
CE05-6A24-11SG-D	9	24-11	24	¥5,302	¥4,880	¥4,665		88.8		
CE05-6A32-17SD-D	4	32-17	32	¥6,948	¥6,390	¥6,115	4日目	141.5		
JL04Vシリーズ	JL04V-6A18-10SE-R	メス	4	18-10	18	¥1,656	¥1,492	¥1,440	翌日	39
	JL04V-6A18-12SE-R		6	18-12	18	¥1,800	¥1,620	¥1,539		39
	JL04V-6A20-4SE-R		4	20-4	20	¥2,648	¥2,385	¥2,266		42
	JL04V-6A22-22SE-R		4	22-22	22	¥2,424	¥2,182	¥2,073		63
	JL04V-6A22-23SE-R		8	22-23	22	¥2,792	¥2,512	¥2,386		62
	JL04V-6A24-10SE-R		7	24-10	24	¥4,520	¥4,065	¥3,862		81
	JL04V-6A24-10SEG-R		7	24-10(G)	24	¥4,520	¥4,070	¥3,862		200
	JL04V-6A24-11SE-R		9	24-11	24	¥3,632	¥3,270	¥3,107		81
	JL04V-6A28-11SE-R		22	28-11	28	¥3,653	¥3,285	¥3,120		100

コネクタ

丸型コネクタ

丸型コネクタ  
セレクション  
ガイド

耐環境コネクタ  
(防水・耐候)

耐環境コネクタ  
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ  
(防水)

MSコネクタ用  
工具

MSコネクタ  
(防水/ロネット)

ネジ式・  
NCS/NJC

ネジ式(小型)・  
PLT/RO3

ネジ式(防水)・  
NWPC/NJW

ネジ式(欧州規格)・  
RO4/XS2

ネジ式  
(欧州規格)・  
NET

ネジ式  
(欧州規格・防水)・  
CE05/JL04V/693

パナソニック  
(防水)・  
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック  
(防水)・  
NR/PRC03/  
PRC04

ワンタッチロック  
(小型)・  
PRC05/HR10

ワンタッチロック  
(防水)・  
NRW

ワンタッチロック  
(防水・小型)・  
CM10/JN1/XS5

差込型・  
DIN/ミニDIN

2012.9

2013.8

3322