


ミスミ

DLC COATED SOLID CARBIDE DRILLS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING


DLCコートアルミ加工用超硬ドリル

●レギュラー -REGULAR LENGTH-

DLC-ALES DR

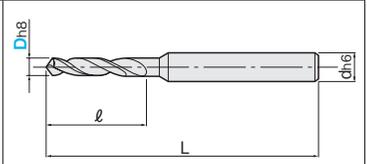

X形シニング/スリーレーキ/直線切刃

 

直径D	公差(h8)	シャンク径d	公差(h6)
3	0 -0.014	3	0 -0.006
3.2~6	0 -0.018	4・6	0 -0.008
6.3~10	0 -0.022	8・10	0 -0.009
10.3~13	0 -0.027	12・14	0 -0.011

材質 **MG 超硬** **DLC**

仕様 **先端角 130°** **レギュラー** **35°** **再研磨**

一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	樹脂
						○	◎	○	

◎=最適 ○=適

型番 **DLC-ALES DR** 1本単位

直径 D	溝長 l	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本
3	19	51	3	2,630
3.2	21	53	4	3,000
3.3	21	53	4	3,000
3.5	24	56	4	2,910
3.66	27	59	4	3,470
3.68	27	59	4	3,470
3.8	27	59	4	3,360
4	27	59	4	2,900
4.2	27	71	6	3,750
4.5	31	75	6	3,630
4.62	38	82	6	4,470
4.64	38	82	6	4,470
5	38	82	6	3,350
5.3	38	82	6	4,620
5.5	38	82	6	4,470
5.52	41	85	6	5,340
5.54	41	85	6	5,340
6	41	85	6	4,350
6.3	41	85	8	5,510
6.5	41	85	8	5,340
6.8	43	87	8	5,830
7	43	87	8	5,030
7.3	45	89	8	6,180
7.36	45	89	8	7,150
7.38	45	89	8	7,150
7.5	45	89	8	5,980
7.52	48	92	8	7,540

直径 D	溝長 l	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本
7.54	48	92	8	7,540
7.8	48	92	8	6,490
8	48	92	8	5,600
8.3	53	103	10	6,860
8.5	53	103	10	6,640
8.8	55	105	10	7,160
9	55	105	10	6,180
9.24	58	108	10	8,710
9.26	58	108	10	8,710
9.3	58	108	10	7,530
9.5	58	108	10	7,300
9.52	60	110	10	7,300
9.54	60	110	10	7,300
10	60	110	10	6,720
10.3	66	123	12	8,150
10.5	66	123	12	7,890
10.8	68	125	12	8,520
11	68	125	12	8,250
11.22	71	128	12	10,200
11.24	71	128	12	10,200
11.36	71	128	12	10,200
11.38	71	128	12	10,200
11.5	71	128	12	8,560
12	73	130	12	8,850
12.5	76	135	14	8,850
13	78	137	14	8,850

切削条件 P.764

Order 注文例

DLC-ALES DR 5
型番 直径 (D)

Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~
値引率		5%	8%	
価格表				

お見積り

EBが特長!

- 耐摩耗性、耐溶着性に優れたDLCコートによりアルミ、銅などの非鉄金属加工に最適です。
- 強ねじれ形状により抜群の切りくず排出性と切れ味を發揮します。
- 精度の管理が難しいロールタップでの塑性加工用の下穴をあけるのに有効なサイズをラインナップしています。