

ミスミ

## 1レバー式フード(ストレート)



**ココが特長** ミスミオリジナル低価格、高信頼性、耐環境型防水1レバー式ストレートフード

IP65 レバーロック CE対応

在庫品

RoHS

- 芯数に応じて各シリーズのコネクタを組み込むことのできる防水型コネクタフードです。
- 大手コネクタメーカーと完全互換!
- 相手側コネクタとの着脱を台座側の1本のレバー操作で行えるため、装着や取り外しが簡単にいきます。



ご注意

・結合相手は1レバー方式のパネル用台座と中継用フード及び中継用台座の3種類になります。  
 ・防水機能保持のためケーブル引き出し口にはケーブルクランプをご使用ください。  
 ・ケーブルクランプ、ブランクキャップは「Mネジ」となります。  
 ●116を参照ください。

### 組み合わせ表

型番	適合フードタイプ	適合コネクタ芯数				
		E型(ネジ式)	E型(圧着式)	A型	D型	DD型
M1FS-06-06BT	E型	6	6	—	—	24
M1FS-10-10BT		10	10	—	—	42
M1FS-10-10BK		10	10	—	—	42
M1FS-16-16BT		16	16	—	—	72
M1FS-16-16BK		16	16	—	—	72
M1FS-24-24BK-M25		24	24	—	—	—
M1FS-24-24BK-M32		24	24	—	—	—
M1FSP-03-03A	A型	—	—	—	7	—
M1FSA-03-03A		—	—	3	—	—
M1FSA-10-10A		—	—	10	15	—
M1FSA-16-16A		—	—	16	25	—

### 外形図

図1

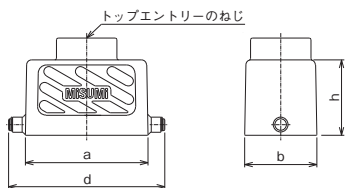


図2

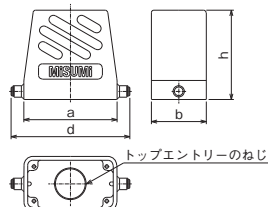


図3


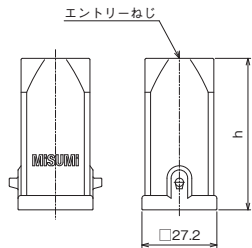


図4



型番	材質	Mネジサイズ	サイズ	a	b	h	d	e	重量(g)	図
M1FS-06-06BT	ADC	M20	6B	60	43	40	73	—	120	1
M1FS-10-10BT	ADC	M20	10B	73		45	93	—	165	
M1FS-16-16BT	ADC	M25	16B	93.5		70	114	—	220	
M1FS-10-10BK	ADC	M32	10B	73		93	—	185		
M1FS-16-16BK	ADC	M32	16B	93.5		114	—	220		
M1FS-24-24BK-M25	ADC	M25	24B	120		—	—	—	—	
M1FS-24-24BK-M32	ADC	M32	24B	120		70	140	—	250	
M1FSP-03-03A	PA	M20	3A	—	—	55	—	—	15	3
M1FSA-03-03A	ADC	M20	3A	—	—	60	—	—	34	
M1FSA-10-10A	ADC	M20	10A	63	36	67.5	72	—	140	
M1FSA-16-16A	ADC	M25	16A	79.5	36	70.5	88.5	—	170	

1個単位

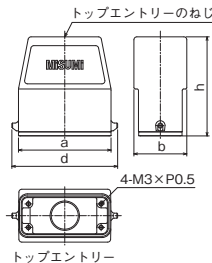

型番	フードタイプ	¥通常単価 1~4個	¥スライド単価 5~29個
M1FS-06-06BT	E型	1,550	1,472
M1FS-10-10BT		1,712	1,626
M1FS-10-10BK		2,576	2,447
M1FS-16-16BT		1,744	1,656
M1FS-16-16BK		2,528	2,401
M1FS-24-24BK-M25		2,672	2,538
M1FS-24-24BK-M32		2,424	2,302
M1FSP-03-03A	A型	317	295
M1FSA-03-03A		475	442
M1FSA-10-10A		1,710	1,591
M1FSA-16-16A		1,861	1,731



Order  
注文例

型番  
M1FS-06-06BT

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。