

第一電子工業

中継アダプタ



ココが特長

ケーブルの延長や機器間の中継に最適

- 脱着が簡単、確実なワンタッチロック方式。
 - 小型でIP67の防水性。
 - ストレートプラグと、アングルプラグに嵌合します。◎321ページ
 - コンタクトはインサートに装着されています。
- ・中継アダプタ同士、またパネル取付レセプタクルとは嵌合できません。
 ・コンタクトは装着されておりますので、別途購入する必要はありません。



IP67 ハンダ ワンタッチロック 電源用 信号用 中継

在庫品

RoHS




Order 注文例

型番
CM10-CR2P-M

外形図

(単位: mm)

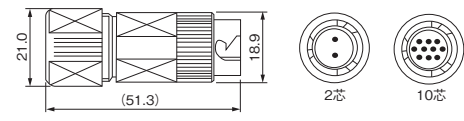

1個単位

型番	タイプ	芯数	適合ケーブル 仕上り外径	¥通常単価	重量 (g)
CM10-CR2P-M	D6, D 共通	2	φ6.0~φ9.0	3,200	45
CM10-CR2P-L			φ9.0~φ11.6	3,200	45
CM10-CR10P-M	10	10	φ6.0~φ9.0	3,500	46
CM10-CR10P-L			φ9.0~φ11.6	3,500	46

ミスミ

パネル取付レセプタクル



ココが特長

IP67対応! パネル取付けCM10コネクタ

- 脱着が簡単、確実なワンタッチロック方式。
 - 小型でIP67の防水性。
 - ストレートプラグと、アングルプラグに嵌合します。
 - ◎321ページ
 - コンタクトはインサートに装着されています。
- ・パネル取付レセプタクル同士、また中継アダプタとは嵌合できません。
 ・コンタクトは装着されておりますので、別途購入する必要はありません。
 ・本製品は第一電子工業製ですが、ミスミ型番で販売しております。




IP67 ハンダ ワンタッチロック 電源用 信号用 中継

在庫品

RoHS

外形図

(単位: mm)

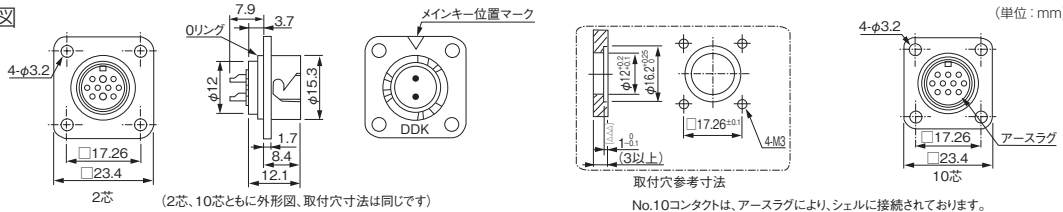

Order 注文例

型番
M-CM10-R2P



1個単位

型番	タイプ	芯数	¥通常単価	重量 (g)
M-CM10-R2P-D6	D6 (三菱向け)	2	1,200	9
M-CM10-R10P-D6		10	1,400	10
M-CM10-R2P-D	D (安川向け)	2	1,200	9
M-CM10-R10P-D		10	1,400	10

ミスミ

コンタクト(ストレート, アングル用)



ココが特長

- ワンタッチ防水CM10専用コンタクト
- CM10シリーズのストレート/アングルプラグに使用します。
 - はんだ付タイプを用意しています。

基本仕様

定格や適合電線サイズは ◎320ページ

IP67 ハンダ ワンタッチロック 電源用 信号用 中継 金メッキ

在庫品

RoHS



- ・本製品は第一電子工業製ですが、ミスミ型番で販売しております。
- ・中継アダプタ、パネル取付レセプタクルには元々コンタクトが装着されています。



Order 注文例

型番
M-CM10-#22SC-S2D8-10P



1パック単位 10個入 1パック単位 100個入

型番	パック入数	タイプ	使用コネクタ	適用電線 サイズ	¥通常単価	重量 (g)
M-CM10-#22SC-S2D8-10P	10	D6, D 共通	2芯用	AWG16以下	425	0.2
M-CM10-#22SC-S2D8-100P	100			3,200		
M-CM10-#22SC-S1D8-10P	10	10芯用	10芯用	AWG20以下	425	0.2
M-CM10-#22SC-S1D8-100P	100			3,200		

耐環境
コネクタ

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

ネジ式
NCS/NJC

ネジ式小型
PLT/RO3
コネクタ

ネジ式
(防水)
NWPC/NJW

ネジ式(防水)
RO4/XS2

丸型防水

ネジ式
NET

ネジ式
CE05/
JL04V/693
パコネットロック
NB01/CE01/
JL05

ワンタッチロック
NR/PRC03/
PRC04
ワンタッチロック
PRC05/
HR10

丸型
HR25/RM/
JR/SRCN

ワンタッチロック
NRW

ワンタッチロック
CM10/JN1/
XS5
差込型・
ミニDIN
コネクタ

XLRL

JM・その他