

ミスミ

ソケットコネクタ(スプリング式)




ココが特長 **スプリング式結線により 確実な嵌合を保持**

CC-Link **ワンタッチロック** **圧着端子** **金メッキ** **信号用** **電源用**

在庫品

RoHS

- 棒端子の挿抜による再利用が可能です。
- 棒端子接続により、各社様々なケーブルが利用できます。
- ミスミではメーカー型番を変更して販売しております。
- 製造元：3M

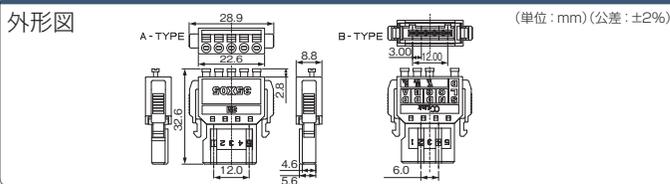

注意 結線には専用のセンターピン端子をご利用下さい。組合せ相手は**344ページ**をご確認下さい。

Order 注文例 **型番** **CCL-35A05-60S0-B0M-GF**

1個単位

型番	芯数	レバー色	適合棒端子			用途	誤挿入防止キータイプ	¥通常単価
			端子径	端子長	材質			
CCL-35A05-60S0-B0M-GF	4	青、白、黄、緑	φ1.05~	9mm~	銅	信号用	B	607
CCL-35A05-60S0-A00-GF	5	白	φ1.15			電源用	A	607

ミスミ

プラグコネクタ(スプリング式)




ココが特長 **延長接続専用のスプリング式中継用コネクタ**

CC-Link **ワンタッチロック** **圧着端子** **金メッキ** **信号用** **電源用**

在庫品

RoHS

- 棒端子の挿抜による再利用が可能です。
- 棒端子接続により、各社様々なケーブルが利用できます。
- ミスミではメーカー型番を変更して販売しております。
- 製造元：3M

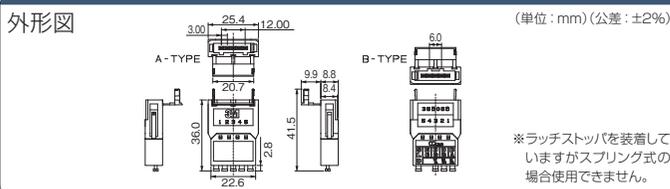

注意 結線には専用のセンターピン端子をご利用下さい。組合せ相手は**344ページ**をご確認下さい。

Order 注文例 **型番** **CCL-35B05-60S0-B0M-GF**

1個単位

型番	芯数	レバー色	適合棒端子			用途	誤挿入防止キータイプ	¥通常単価
			端子径	端子長	材質			
CCL-35B05-60S0-B0M-GF	4	青、白、黄、緑	φ1.05~	9mm~	銅	信号用	B	669
CCL-35B05-60S0-A00-GF	5	白	φ1.15			電源用	A	669

ミスミ

- 在庫品は、ご希望によりPM6：00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

パネル取付用プラグコネクタ(スプリング式)




ココが特長 **盤内外配線用のスプリング式パネル取付用コネクタ**

CC-Link **ワンタッチロック** **圧着端子** **金メッキ** **信号用** **電源用**

在庫品

RoHS

- 棒端子の挿抜による再利用が可能です。
- 棒端子接続により、各社様々なケーブルが利用できます。
- ミスミではメーカー型番を変更して販売しております。
- 製造元：3M

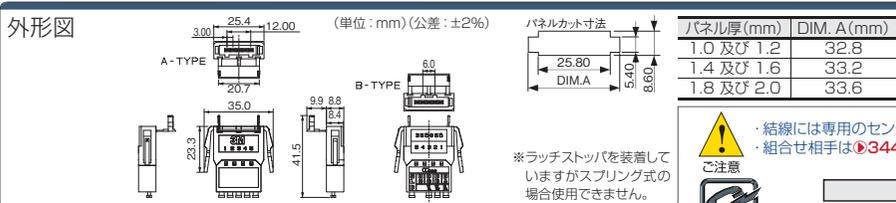

注意 結線には専用のセンターピン端子をご利用下さい。組合せ相手は**344ページ**をご確認下さい。

Order 注文例 **型番** **CCL-35B05-60S0-BPM-GF**

1個単位

型番	芯数	レバー色	適合棒端子			用途	誤挿入防止キータイプ	¥通常単価
			端子径	端子長	材質			
CCL-35B05-60S0-BPM-GF	4	青、白、黄、緑	φ1.05~	9mm~	銅	信号用	B	669
CCL-35B05-60S0-AP0-GF	5	白	φ1.15			電源用	A	669

e-CON

CC-Link ワンタッチ

オリジナル 工具

ダイナミック

コマmercial メーカーロック

(ミニ) ユニバーサル メーカーロック

Eiコネクタ

EH/XH/NH コネクタ

VH/PH コネクタ

EL/SM/ 1625/3191

5051/5045/ 5559/5557

CB01/CL07 コネクタ

DeviceNet用 コネクタ/その他 樹脂製コネクタ