


ミスミ

プラグハウジング

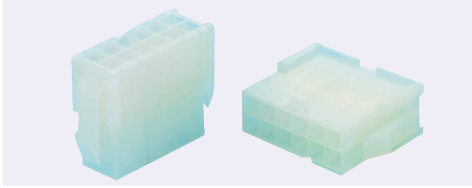

CSA UL 混乱み 信号用 電源用 センサー モーター

在庫品

RoHS

ココが特長

難燃グレードタイプを2種類ラインナップ

- 三菱電機 J2S/J2シリーズ用モータ電源ハーネスに採用している難燃性の高いシリーズを追加
⇒5559-**P-210-50PS(UL94V-0)
- オス(ピン)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。ソケットハウジングとの結合に使用します。
- ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
- 製造元:モレックス
- ・コンタクトは別売となります(●419ページ)。
- ・組み合わせ相手については●418ページ

注意

¥

1バック単位 50個入




Order 注文例

型番

5559-04P-50PS

外形図 (単位: mm)

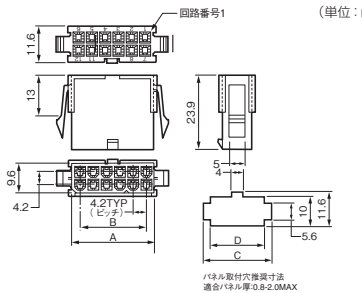

芯数	寸法(mm)				重量(g)
	A	B	C	D	
2	5.4	—	10.8	5.8	1.236
4	9.4	4.2	15.0	10.0	1.759
6	13.8	8.4	19.2	14.2	2.234
8	18.0	12.6	23.4	18.4	2.783
10	22.2	16.8	27.6	22.6	3.267
12	26.4	21.0	31.8	26.8	3.783

型番	芯数	¥通常単価		難燃性
		1~5バック		
5559-02P-50PS	2	603		UL94V-2
5559-04P-50PS	4	907		
5559-06P-50PS	6	1,054		
5559-08P-50PS	8	1,284		
5559-10P-50PS	10	1,431		
5559-02P-210-50PS	2	828		UL94V-0
5559-04P-210-50PS	4	980		
5559-06P-210-50PS	6	1,284		

穴番号配列図




結合図
5559-#P-5557-#R
W=34.6mm



・はロック位置を示す

ミスミ

ソケットハウジング

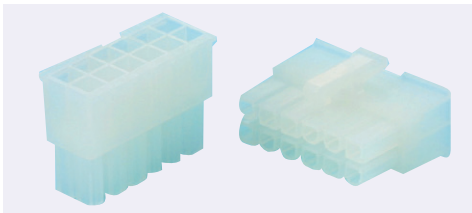

CSA UL 混乱み 信号用 電源用 センサー モーター

在庫品

RoHS

ココが特長

難燃グレードタイプを2種類ラインナップ

- 難燃性の高いシリーズを追加
⇒5557-**R-210-50PS(UL94V-0)
- メス(ソケット)コンタクトを挿入して使用するハウジングです。プラグハウジングとの結合に使用します。
- ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
- 製造元:モレックス
- ・コンタクトは別売となります(●419ページ)。
- ・組み合わせ相手については●418ページ

注意

¥

1バック単位 50個入




Order 注文例

型番

5557-02R-50PS

外形図 (単位: mm)

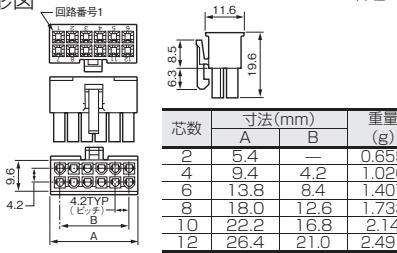

芯数	寸法(mm)		重量(g)
	A	B	
2	5.4	—	0.655
4	9.4	4.2	1.026
6	13.8	8.4	1.407
8	18.0	12.6	1.733
10	22.2	16.8	2.14
12	26.4	21.0	2.491

型番	芯数	¥通常単価		難燃性
		1~5バック		
5557-02R-50PS	2	529		UL94V-2
5557-04R-50PS	4	676		
5557-06R-50PS	6	828		
5557-08R-50PS	8	980		
5557-10R-50PS	10	1,132		
5557-02R-210-50PS	2	676		UL94V-0
5557-04R-210-50PS	4	907		
5557-06R-210-50PS	6	1,132		

穴番号配列図



結合図
5559-#P-5557-#R
W=34.6mm



・はロック位置を示す