


ミスミ

DINレール(アルミタイプ)

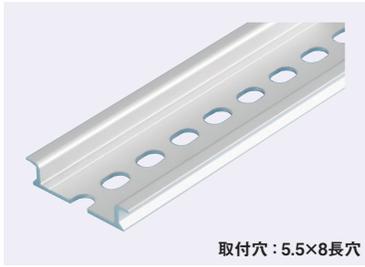

ココが特長

取付面強化型のアルミDINレール

- 流通コストを極限まで削減し、低価格を実現したミスミオリジナルのDINレールです。
- 面倒な切断もおまかせください。65~495mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です。

定尺

在庫品

長さ指定

3 日日出荷

RoHS



基本仕様

材質	アルミ
表面処理	アルマイト処理
推奨取付ネジサイズ	M5



Order注文例


型番 **MRA** - 全長L **1000**



1本単位

●定尺500mm、1000mm

型番	全長L (mm)	自重 (g)	¥通常単価				¥スライド単価			
			1~9本	10~19本	20~49本	50本~	10~19本	20~49本	50本~	
MRA-500	500	86	670	360	280	180				
MRA-1000	1000	172	860	400	300	190				

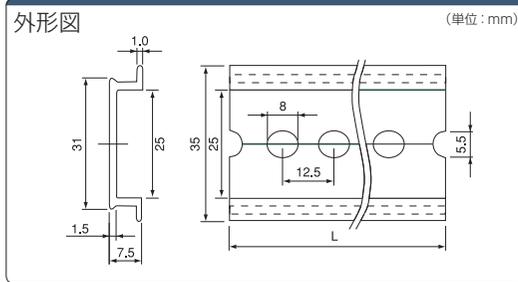

※長さ指定タイプの場合、端からの寸法は一定ではありません。


1本単位

●全長Lを65~495mmまで5mm毎で指定可能

型番	65~100 (mm)		105~300 (mm)		305~495 (mm)	
	¥通常単価	¥スライド単価	¥通常単価	¥スライド単価	¥通常単価	¥スライド単価
MRA	890	840	930	880	1,080	1,020

ミスミ

DINレール(アルミタイプ)

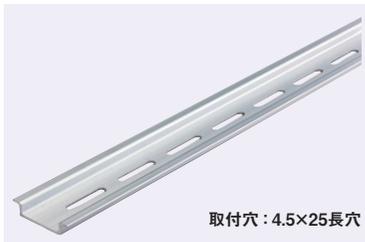

ココが特長

スタンダードなアルミDINレール

- 流通コストを極限まで削減し、低価格を実現したミスミオリジナルのDINレールです。
- 面倒な切断もおまかせください。65~495mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です。

定尺

在庫品

長さ指定

3 日日出荷

RoHS



基本仕様

材質	アルミ
表面処理	アルマイト処理
推奨取付ネジサイズ	M4



Order注文例


型番 **MRB** - 全長L **1000**



1本単位

●定尺500mm、1000mm

型番	全長L (mm)	自重 (g)	¥通常単価				¥スライド単価			
			1~9本	10~19本	20~49本	50本~	10~19本	20~49本	50本~	
MRB-500	500	80	670	360	280	180				
MRB-1000	1000	159	820	320	230	188				

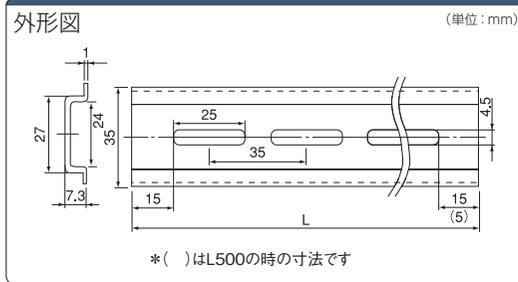

※()はL500の時の寸法です

※長さ指定タイプの場合、端からの寸法は一定ではありません。

1本単位

●全長Lを65~495mmまで5mm毎で指定可能

型番	65~100 (mm)		105~300 (mm)		305~495 (mm)	
	¥通常単価	¥スライド単価	¥通常単価	¥スライド単価	¥通常単価	¥スライド単価
MRB	890	840	930	880	1,080	1,020