


ミスミ

アースラベル

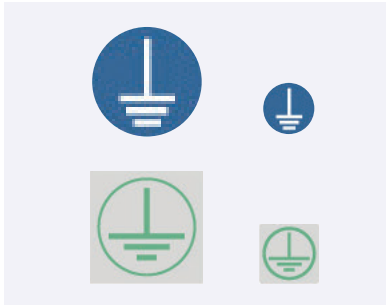

**ココが特長** IEC60417-5017準拠のアースラベル(一部対象外)です

11パック以上は都度見積

在庫品

**RoHS**



Order  
注文例

型番	
PLE-SS-2P	



ご注意


- ・通常想定し得る装置設置環境における、屋内での使用を条件としております。
- ・被着体の表面の油・水・ほこり・汚れを除去した上で貼り付けてください。
- ・被着体はなるべく平面を選んでください。
- ・貼り付け後、ラベルを押さえしっかり密着させてください。
- ・極端に高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。

基本仕様

材質	表面	PLE ポリエステル系フィルムにアルミ蒸着し、表面を白コートしたもの
	粘着材	EGL FEGL ポリエステル系フィルムにアルミ蒸着したもの アクリル系粘着材
厚さ	50±2~3μm	
使用温度範囲	-20℃~+60℃	
最低作業温度	15℃	
保存期間	1年	
使用場所	屋内	


ラベルサイズ

PLE-\*

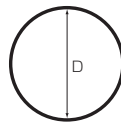

サイズ	D寸法(mm)
SS	7
S	15
M	25
L	80

EGL-  
FEGL-\*

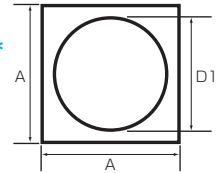

サイズ	A	D1
SS	8	6.5
S	15	13

(単位:mm)

警告ラベル

銘板

銘板  
見積もり方法

ラベル種類

IEC60417-5017準拠		
PLE	EGL	FEGL



1パック単位 30~200枚入

型番	1パックあたりのラベル枚数	¥通常単価			自重(g/パック)
		1~9パック	10~29パック	30パック~	
PLE-SS-2P	200枚 (100枚×2シート)	2,500	1,200	860	8
PLE-S-5P	150枚 (30枚×5シート)	3,350	2,350	1,770	24
PLE-M-10P	200枚 (20枚×10シート)	5,440	3,810	2,830	54
PLE-L-10P	30枚 (3枚×10シート)	4,200	2,940	2,270	59
EGL-SS-2P	200枚 (100枚×2シート)	2,700	1,450	1,050	6
EGL-S-4P	120枚 (30枚×4シート)	3,700	2,600	2,100	20
FEGL-SS-2P	200枚 (100枚×2シート)	2,700	1,450	1,050	6
FEGL-S-4P	120枚 (30枚×4シート)	3,700	2,600	2,100	20

※1パックあたりのラベル枚数にご注意ください。

いつもの取引先の見積回答が遅い...そんな時は、  
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256

※IP電話からお掛けの場合 巻末-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。