

の
価格を低下させた
商品です
**プライス
ダウン**

圧着タイプ / ハウジング

RoHS



DBU-25SF-F0

DBU-25PF-F0

**ココが
特長**

一定の作業品質を可能にした圧着結線タイプ

●操作が簡単な専用圧着工具で結線するDsubコネクタです。表面にはニッケルメッキが施されているため、EMI対策型コネクタとの接続におけるEMI効果を最大限に活かすことができます。

基本仕様

定格電流: 5A 定格電圧: AC250V以下
適応電線サイズ: AWG18~28または0.81mm²~0.08mm²

!
ご注意

・コネクタハウジングにはコンタクトは付属しておりません。
・オス(ピン)用ハウジングにはオスコンタクトを、メス(ソケット)用ハウジングにはメスコンタクトを組み込んでください。
・結線方法は**03026ページ**、パネルカット寸法は**03012ページ**

圧着



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~50個 **翌日(当日)**

51個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品

材料・仕上

項目	材料	仕上
絶縁体	ガラス入り合成樹脂	UL94V-0、黒色
本体シェル	鋼	ニッケルメッキ




Order
注文例

型式
DBU-25PF-F0

外形図

(単位: mm)

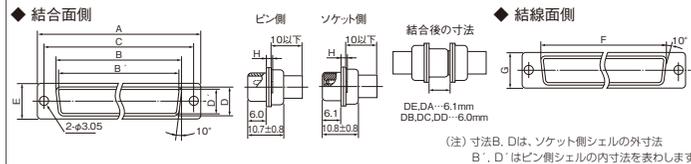

◆ 結線面側

(注) 寸法B、Dは、ソケット側シェルの外寸法
B'、D'はピン側シェルの内寸法を表わします。

芯数	コネクタ形状	型式	A	B	B'	C	D	D'	E	F	G	H	K	重量(g)
9	オス	DEU-9PF-F0	±0.5	±0.25	±0.25	±0.13	±0.25	±0.25	±0.5	±0.4	±0.4	±0.4	±0.25	4.0
	メス	DEU-9SF-F0	30.8	16.26	-	24.99	-	8.34	12.6	19.3	10.7	1.2	3.05	4.8
15	オス	DAU-15PF-F0	-	-	25.24	33.32	-	8.34	12.6	27.5	10.7	1.2	3.05	5.3
	メス	DAU-15SF-F0	39.1	24.59	-	33.32	7.82	-	12.6	27.5	10.7	1.2	3.05	6.7
25	オス	DBU-25PF-F0	53.0	-	39.01	47.04	-	8.40	12.6	41.3	10.7	1.5	3.28	8.9
	メス	DBU-25SF-F0	53.0	38.30	-	47.04	7.82	-	12.6	41.3	10.7	1.2	3.05	9.8
37	オス	DCU-37PF-F0	69.3	-	55.47	63.50	-	8.40	12.6	57.7	10.7	1.5	3.28	11.4
	メス	DCU-37SF-F0	69.3	54.76	-	63.50	7.82	-	12.6	57.7	10.7	1.2	3.05	12.8
50	オス	DDU-50PF-F0	66.9	-	52.86	61.11	-	11.16	15.4	55.3	13.9	1.5	3.28	13.1
	メス	DDU-50SF-F0	66.9	52.34	-	61.11	10.65	-	15.4	55.3	13.9	1.2	3.05	15.0

電気的特性

項目	特性	
定格電流	5A(1芯あたり)	
耐電圧	AC1000Vr.m.s(1分間)	
絶縁抵抗	5000MΩ以上(DC500V)	
接触抵抗	AWG#18~#22	2.7mΩ以下
	AWG#24~#26	4.5mΩ以下
	AWG#28	6mΩ以下
使用温度	-65℃~+125℃	

圧着タイプ用 / プレスコンタクト

RoHS



メス(ソケット)

オス(ピン)

圧着 金
メッキ

**ココが
特長**

適応電線サイズAWG18まで対応した圧着コンタクト

●EMI圧着コネクタハウジングに組み込む専用コンタクトです。

!
ご注意

・結線方法は**03026ページ**
・圧着作業は、**03026ページ**の専用工具をお使い下さい。



Delivery
納期

1パックから注文OK!

出荷日

1~20パック **翌日(当日)**


21パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品

外形図

(単位: mm)

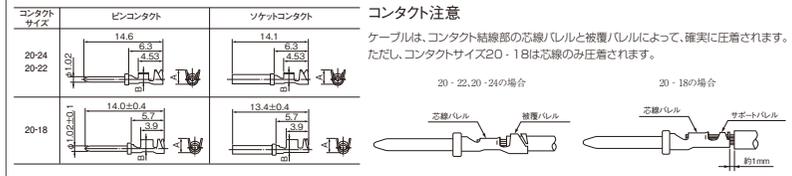

コンタクト注意

ケーブルは、コンタクト結線部の芯線(レベル)と被覆(レベル)によって、確実に圧着されます。ただし、コンタクトサイズ20・18は芯線のみ圧着されます。

20・22, 20・24の場合

20・18の場合



1パック 100個入



Order
注文例

型式
DC-20-22P-PKG100

材料・仕上表

項目	仕上
銅合金	金メッキ

型式	コンタクトサイズ	タイプ	適応電線		基準単価			重量(g)	
			AWGサイズ	導体断面積(mm ²)	被覆外径(mm)	1~2パック	3~9パック		10パック~
DC-20-18P-PKG100	20-18	オス(ピン)	#18~#22	0.81~0.32	φ1.95以下	¥2,075	¥1,872	¥1,658	0.10
			#22~#24	0.32~0.21	φ1.2~φ1.7	¥1,794	¥1,619	¥1,435	0.10
			#24~#28	0.21~0.08	φ0.8~φ1.5	¥1,794	¥1,619	¥1,435	0.10
DC-20-18S-PKG100	20-18	メス(ソケット)	#18~#22	0.81~0.32	φ1.95以下	¥2,289	¥2,056	¥1,833	0.11
			#22~#24	0.32~0.21	φ1.2~φ1.7	¥1,930	¥1,736	¥1,542	0.11
			#24~#28	0.21~0.08	φ0.8~φ1.5	¥1,930	¥1,736	¥1,542	0.11