

の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**

パネル取付ロック金具(フロント・リアマウント兼用)

RoHS



EMI
対策 2D
CAD

Delivery
納期

**ココが
特長**

Dsubコネクタをパネル取付可能にする固定金具

- フード付き相手コネクタのオスネジを受けて結合を固定することができます。金具はインチネジ#4-40用、ミリネジM2.6用の両タイプ揃えてあります。
- フロントマウントされたコネクタ、リアマウントされたコネクタ共通で使用できます。
- EMI(電磁障害)対策用のニッケルメッキ仕様です。

1組の中継には固定金具が2個必要です。

1個から注文OK!


出荷日

1~20個 **翌日**(当日)

21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

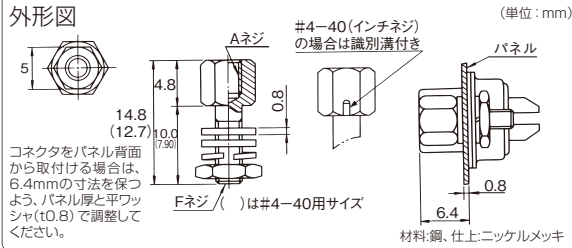

¥

Order
注文例

型式
D20418-J3F

バラチャージ

の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**

中継接続用ロック金具(フード対フード)

RoHS



**ココが
特長**

フード付Dsubコネクタ同士の結合を可能にする金具

- フード付Dsubコネクタのオスとメスを中継接続する際の固定金具です。

⚠
ご注意

- ・1組の中継にはロック金具が2個必要です。六角タイプはバラ売りなので、ご注意ください。
- ・SB-02.6-6のみRoHS非対応
- ・角型ロック金具に付属しているネジはパネル取付用です。(板厚1.7mm以内)

Delivery
納期

在庫品

1個/パックから注文OK!

出荷日

1~30個/パック **翌日**(当日)

31個/パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。



材料・仕上


項目	ネジタイプ	材料	仕上
角型	M2.6, #4-40	亜鉛合金	ニッケルメッキ
六角型	#4-40	銅	
六角型	M2.6	黄銅	

Order
注文例

型式
HD-LN-4-40-05

¥

1パック 2個入

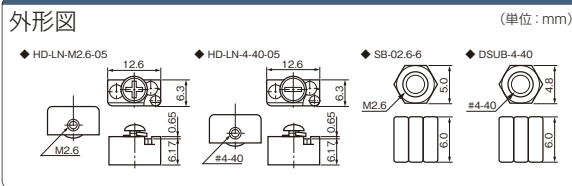

¥

型式	形状タイプ	ネジタイプ	基準単価	スライド単価	重量
HD-LN-M2.6-05	角	M2.6	¥226	¥201	6.9
HD-LN-4-40-05	角	#4-40	¥226	¥201	7.0

型式	形状タイプ	ネジタイプ	バラチャージ	基準単価	スライド単価	重量
SB-02.6-6	六角	M2.6	+¥90/個	¥110	¥75	0.8
DSUB-4-40	六角	#4-40		¥75	¥65	1.0

部 1~9個のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
(基準単価110円+バラチャージ90円)×2個=400円
バラチャージに関しては **0101ページ**

防塵キャップ

RoHS



**ココが
特長**

Dsubコネクタに取付ける防塵キャップ

- Dsubコネクタの結合面に取り付けて、外部からのほこりや塵の侵入を防ぎます。

Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日


1~20個 **翌日**(当日)

21個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

型式	芯数 ()は高密度型	適合コネクタ 形状	基準単価			寸法(単位: mm)				重量 g
			1~9個	10~49個	50~99個	A	B	C	D	
025-5060-000	9	メス	¥135	¥126	¥97	17.7	16	9.2	7.5	0.3
025-5060-001	(15)	オス	¥135	¥126	¥97	19.2	17.5	10.6	8.9	0.3
025-5056-000	15	メス	¥145	¥135	¥106	26.2	24.5	9.2	7.5	0.4
025-5056-001	(26)	オス	¥145	¥135	¥106	27.7	26.0	10.6	8.9	0.4
025-5057-000	25	メス	¥155	¥145	¥116	39.9	38.2	9.2	7.5	0.6
025-5057-001	(44)	オス	¥155	¥145	¥116	41.7	40.0	11.1	9.4	0.7
025-5058-000	37	メス	¥164	¥155	¥135	56.4	54.7	9.2	7.5	1.1
025-5058-001	(62)	オス	¥164	¥155	¥135	58.1	56.4	11.1	9.4	0.9
025-5059-000	50	メス	¥174	¥164	¥145	53.9	52.2	12.1	10.4	1.0
025-5059-001	(78)	オス	¥174	¥164	¥145	55.5	53.8	13.8	12.1	1.1

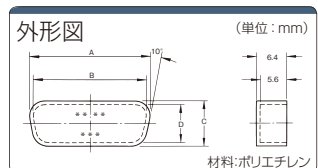

コネクタ

角型コネクタ

- Dsubコネクタ
- MILコネクタ
- FCNコネクタ
- セントロニクスコネクタ
- IEEE1284 ハーフピッチコネクタ
- PCR ハーフピッチコネクタ
- MRコネクタ
- Heavy dutyコネクタ
- ミスミ防水コネクタ
- Han防水コネクタ

2012.9
2013.8

3036