


の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**

ハンダ付けネジロックタイプ(オス)

RoHS

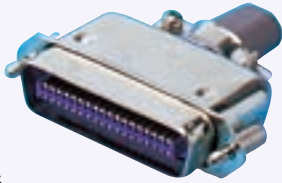

オス
57-30360-D76

ハンダ 金メッキ ネジロック 盤間接続 2D CAD

Delivery 納期

**ココが
特長**

高信頼性ネジロックのセントロコネクタ

- コネクタ結合時のロック方法が通常のバネロック式と違いM3.5ネジ式になっているタイプです。バネロック式と比べてロックが確実なため振動などにも強くなっております。
- 結線がハンダ式のため専用工具なしに作業が行えます。

⚠
ご注意

- ・相手側コネクタにもM3.5のネジロック金具がついていることを確認してからご使用ください。
- ・14芯は生産されておりません。

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**


当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品

Order 注文例

型式
57-30240-D76

外形図

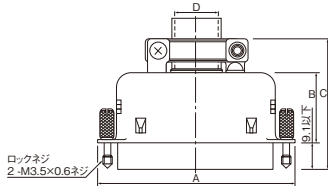

(単位: mm)


芯数	A	B	C	D(適用ケーブル仕上外径)	重量 g
24	54.7	21	41	11.1×9.8	36.0
36	67.7	23	43	13.9×9.8	46.7
50	82.8	25.4	45.4	17.0×9.8	57.7

¥

型式	芯数	標準単価		
		1~9個	10~29個	30個~
57-30240-D76	24	¥1,306	¥1,158	¥1,108
57-30360-D76	36	¥1,504	¥1,336	¥1,277
57-30500-D76	50	¥1,633	¥1,455	¥1,386

ハンダ付けネジロックタイプ(パネルマウントメス)

RoHS

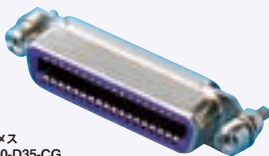

メス
57-20360-D35-CG

ハンダ 金メッキ ネジロック 盤間接続 2D CAD

Delivery 納期

**ココが
特長**

ネジロック採用パネル取付セントロコネクタ

- コネクタ結合時のロック方法が通常のバネロック式と違いM3.5ネジ式になっているタイプです。バネロック式と比べてロックが確実なため振動などにも強くなっております。
- 結線がハンダ式のため専用工具なしに作業が行えます。

⚠
ご注意

- ・相手側コネクタにもM3.5のネジロック金具がついていることを確認してからご使用ください。
- ・14芯は生産されておりません。

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 **翌日**(当日)

11個~ **都度見積**

 
当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品


Order 注文例

型式
57-20240-D35-CG


外形図



〈パネル前面取付用〉
パネル厚は
1.0~3.0mm

 

〈パネル後面取付用〉
パネル厚は
1.0~2.0mm

 

(単位: mm)

芯数	A	B	C	D	E	F	重量 g
24	54.7	46.78	36.1	46.78	40.1	46.78	16.9
36	67.7	59.74	49.1	59.74	53.0	59.74	20.0
50	82.8	74.85	64.1	74.85	68.2	74.85	25.4

¥

型式	芯数	標準単価		
		1~9個	10~29個	30個~
57-20240-D35-CG	24	¥1,524	¥1,356	¥1,296
57-20360-D35-CG	36	¥1,663	¥1,485	¥1,415
57-20500-D35-CG	50	¥1,871	¥1,663	¥1,593

コネクタ

角型コネクタ

Dsubコネクタ

MILコネクタ

FCNコネクタ

セントロニクス
コネクタ

IEEE1284
ハーフピッチ
コネクタ

PCR
ハーフピッチ
コネクタ

MRコネクタ

Heavy duty
コネクタ

ミスミ防水
コネクタ

Han防水
コネクタ