

パネル取付タイプ

RoHS



UL VDE SEV IP67 ハンダ ネジ式 ネジロック 2D CAD



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが特長 材質にプラスチックを使用し軽量化を実現
 ●ストレートタイプに接続します。
 ●本体が樹脂のためとても軽量です。

基本仕様 材質や特性は [3325ページ](#)




ご注意

・各芯数は内1本がアースピンとなります。コンタクト配列図は [3325ページ](#)
 ・電線接続方法は4芯がネジ式、7芯がネジ式とハンダ式となります。


外形図

パネル取付オスタイプ


●共通

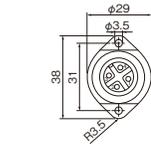


●4芯(ネジ式)09-4223-00-04

 

●7芯(ネジ式)09-4219-00-07

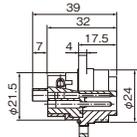


●7芯(ハンダ式)09-4227-00-07

 


パネル取付メスタイプ


●共通

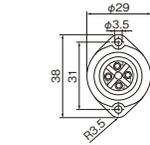


●4芯(ネジ式)09-4224-00-04

 


●7芯(ネジ式)09-4220-00-07

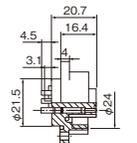

●7芯(ハンダ式)09-4228-00-07

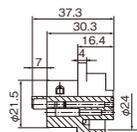

パネルカット寸法

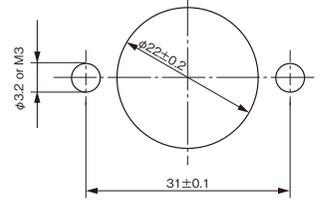

型式
09-4223-00-04



型式	芯数	コンタクト形状	電線接続方法	基準単価 1~29個	スライド単価 30~79個	スライド単価 80~99個	重量 g
09-4223-00-04	4	オス(ピン)	ネジ	¥1,411	¥1,196	¥990	25
09-4219-00-07	7		ハンダ	¥1,784	¥1,509	¥1,284	
09-4227-00-07	7		ハンダ	¥1,333	¥1,127	¥931	
09-4224-00-04	4	メス(ソケット)	ネジ	¥1,715	¥1,450	¥1,196	40
09-4220-00-07	7		ネジ	¥1,833	¥1,558	¥1,284	
09-4228-00-07	7		ハンダ	¥1,333	¥1,127	¥931	

防水キャップ

RoHS



IP67 2D CAD



1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが特長 未接続時の防水性確保に、専用防水キャップ
 ●未接続時のコネクタに取り付けて水やほこりの浸入を防ぎます。



型式	適合コネクタ	タイプ	基準単価 1~29個	スライド単価 30~79個	スライド単価 80~99個	重量 g
08-2299-000-000	ストレート	オス用	¥735	¥657	¥588	20
08-2301-000-000	パネル取付		¥735	¥657	¥588	
08-2300-000-000	ストレート		¥735	¥657	¥588	
08-2302-000-000	パネル取付	メス用	¥735	¥657	¥588	



型式
08-2299-000-000