

ストレートプラグ

RoHS

ハンダ 金メッキ フタ付ロック 信号用 電源用 盤間接続 2D CAD

Delivery 納期



メス(ソケット)
PRC04-12A26S-37F18

オス(ピン)
PRC04-12A26S-37M18

ココが特長 着脱が容易な高密度ワンタッチPRC04コネクタ
●パネル取付レセプタクルと中継アダプタに接続します。

基本仕様 特性や材質は [▶3347ページ](#)



・ストレートプラグ同士は嵌合しません。

1個から注文OK!


出荷日

1~10個 **翌日(当日)**
11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

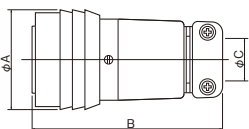

(単位: mm)

(注)ネジはすべてミリネジになります。

芯数	寸法(mm)			
	φA	B	φC(ケーブル引出口径)	ケーブル仕上外径
8	28.0	55.5	12.5	φ10.7~12.2
12	34.0	63.5	14.5	φ12.7~14.2
14	28.0	55.5	12.5	φ10.7~12.2
19	34.0	63.5	14.5	φ12.7~14.2
21	40.8	71.0	18.0	φ16.2~17.7
37	40.8	71.0	18.0	φ16.2~17.7



Order 注文例

型式
PRC04-12A16-8AM12.5

型式	芯数	タイプ	基準単価	スライド単価		重量 g
			1~29個	30~79個	80~99個	
PRC04-12A16-8AM12.5	8	オス(ピン)	¥1,661	¥1,312	¥1,286	40.0
PRC04-12A20S-12M14.5	12		¥2,051	¥1,624	¥1,584	63.0
PRC04-12A16-14M12.5	14		¥1,769	¥1,397	¥1,366	39.0
PRC04-12A20S-19M14.5	19		¥2,117	¥1,678	¥1,639	61.0
PRC04-12A26S-21M18	21		¥2,867	¥2,261	¥2,212	103.0
PRC04-12A26S-37M18	37		¥3,137	¥2,525	¥2,467	98.0
PRC04-12A16-8AF12.5	8	メス(ソケット)	¥1,735	¥1,362	¥1,333	43.5
PRC04-12A20S-12F14.5	12		¥2,238	¥1,765	¥1,725	69.0
PRC04-12A16-14F12.5	14		¥1,804	¥1,444	¥1,414	43.0
PRC04-12A20S-19F14.5	19		¥2,450	¥1,935	¥1,891	67.0
PRC04-12A26S-21F18	21		¥3,050	¥2,415	¥2,355	116.0
PRC04-12A26S-37F18	37		¥3,709	¥2,976	¥2,911	111.0

中継アダプタ

RoHS

ハンダ 金メッキ フタ付ロック 信号用 電源用 盤間接続 2D CAD

Delivery 納期



メス(ソケット)
PRC04-32A26S-37F18

オス(ピン)
PRC04-32A26S-37M18

ココが特長 ケーブルの延長や機器間の中継に最適
●ストレートプラグに接続します。

基本仕様 特性や材質は [▶3347ページ](#)



・中継アダプタ同士は嵌合しません。

1個から注文OK!


出荷日

1~10個 **翌日(当日)**
11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

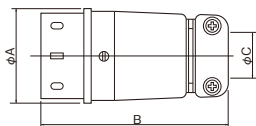

(単位: mm)

(注)ネジはすべてミリネジになります。

芯数	寸法(mm)			
	φA	B	φC(ケーブル引出口径)	ケーブル仕上外径
8	25.0	50.0	12.5	φ10.7~12.2
12	32.0	58.5	14.5	φ12.7~14.2
14	25.0	50.0	12.5	φ10.7~12.2
19	32.0	58.5	14.5	φ12.7~14.2
21	38.0	65.5	18.0	φ16.2~17.7
37	38.0	65.5	18.0	φ16.2~17.7



Order 注文例

型式
PRC04-32A16-8AM12.5

型式	芯数	タイプ	基準単価	スライド単価		重量 g
			1~29個	30~79個	80~99個	
PRC04-32A16-8AM12.5	8	オス(ピン)	¥1,495	¥1,180	¥1,152	32.5
PRC04-32A20S-12M14.5	12		¥1,988	¥1,574	¥1,539	54.0
PRC04-32A16-14M12.5	14		¥1,669	¥1,336	¥1,299	30.5
PRC04-32A20S-19M14.5	19		¥2,151	¥1,695	¥1,661	51.0
PRC04-32A26S-21M18	21		¥2,533	¥2,004	¥1,963	87.0
PRC04-32A26S-37M18	37		¥3,010	¥2,425	¥2,368	84.0
PRC04-32A16-8AF12.5	8	メス(ソケット)	¥1,490	¥1,176	¥1,147	36.0
PRC04-32A20S-12F14.5	12		¥2,140	¥1,688	¥1,652	59.0
PRC04-32A16-14F12.5	14		¥1,804	¥1,460	¥1,433	35.0
PRC04-32A20S-19F14.5	19		¥2,324	¥1,834	¥1,795	58.0
PRC04-32A26S-21F18	21		¥2,928	¥2,326	¥2,276	97.0
PRC04-32A26S-37F18	37		¥3,447	¥2,757	¥2,696	95.0