

D5200圧着済コンタクトケーブル



コネクタ

コネクタ
コネクタ



ココが特長

専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。

- 圧着済ケーブルのバック販売です
- ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(赤、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/バックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。



Delivery
納期

1m(青、白、黒)

出荷日

1~4バック **翌日**(当日)

5バック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

2m以上

出荷日

1~4バック **3日目**

5バック~ **都度見積**

非在庫品

 
お値引き

1~5バック **基準単価**

6~10バック **5%**

11バック~ **10%**

外形イメージ図



【指定長公差】
1~3m/+30mm(max)
4~10m/+50mm(max)



1バック 50本入



Order
注文例

型式 - 色 - 長さ
316041-10 - D - 1

| 型式 | コンタクトタイプ | ケーブル色指定 | | 基準単価 指定長(m)/50本/バック単価 | | | | | | 部品仕様 | | 重量 1m (g) | |
|-----------|--------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------------|-----------------|-------|
| | | 在庫(1m) 非在庫(2m~) | 非在庫 | 1日目 | | | | | 3日目出荷 | 使用ケーブル | 使用コンタクト 型式 | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | | | | |
| 316041-10 | メス (ソケット) | E(赤) C(白) D(黒) | A(茶) B(青) F(黄) G(緑) | ¥12,185 | ¥20,820 | ¥29,455 | ¥46,725 | ¥63,995 | ¥89,900 | AWG10 | UL1007 タイプ | 316041-2 | 3,595 |
| 316040-14 | | | | ¥6,552 | ¥9,562 | ¥12,572 | ¥18,592 | ¥24,612 | ¥33,642 | AWG14 | | 316040-2 | 1,640 |
| 917805-10 | オス (ピン) | E(赤) C(白) D(黒) | A(茶) B(青) F(黄) G(緑) | ¥11,793 | ¥20,428 | ¥29,063 | ¥46,333 | ¥63,603 | ¥89,508 | AWG10 | UL1007 タイプ | 917805-2 | 3,605 |
| 917804-14 | | | | ¥6,193 | ¥9,203 | ¥12,213 | ¥18,233 | ¥24,253 | ¥33,283 | AWG14 | | 917804-2 | 1,655 |

e-CON

CC-Link
ワンタッチ
コネクタ

オリジナル
圧着ツール

ダイナミック

コマージュル・
メーテンロック

ミニ
ユニバーサル・
メーテンロック

ユニバーサル・
メーテンロック

オリジナル手動圧着工具



ココが特長

D5000シリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具

- D5000シリーズシリーズコネクタ専用の圧着工具です。



- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



Order
注文例

型式
MSHT-A02



Delivery
納期

1丁から注文OK!

出荷日


1丁~ **翌日**(当日)

3丁~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

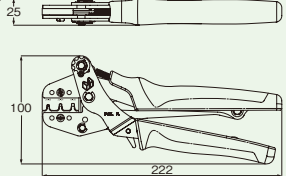

圧着方法

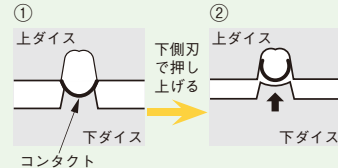

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっております。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することを薦めます。



| 型式 | 適合シリーズ | 適合コンタクト | コンタクトタイプ | 適用電線 | | | 重量(g) | 基準単価 | |
|----------|--------|----------------------|----------|-------|----------------------|---------|-------|---------|---------------|
| | | | | AWG | 導体断面積mm ² | 被覆外径φmm | | 1丁 | スライド単価 2丁~ |
| MSHT-A02 | D5200 | 917804-2 917805-2 | オス(ピン) | 16~14 | 1.25~2.2 | 3.0~3.8 | 600 | ¥12,800 | ¥9,800 |
| | | | | 12~10 | 4.0~5.2 | 4.0~5.2 | | | |
| | | 316040-2 316041-2 | メス(ソケット) | 16~14 | 1.25~2.2 | 3.0~3.8 | | | |
| | | | | 12~10 | 4.0~5.2 | 4.0~5.2 | | | |

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

1625・3191

5051/5045・
5559/5557

CB01/CL07
防水コネクタ

DeviceNet用
コネクタ

その他樹脂製
コネクタ

2012.9

2013.8

3424