

コの字型ブッシュ(スリット入り)

RoHS

難燃



Delivery
納期

ココが
特長

スリット入りで変形開口部に適した保護ブッシュ

- 円や楕円、三角形など、変形の開口部に最適な電線保護材です。
- 6ナイロン製で柔軟性に富み、円や楕円、三角形など、パネル穴形状に合わせて自由にカットの上ご使用いただけます。
- 包装単位は1箱(100m巻)で、連続の作業に適しています。



Order
注文例

型式

TH-016

出荷日

1~2箱 翌日(当日)

3箱~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

1パックから注文OK!

出荷日

1~4パック 翌日(当日)

5パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品



仕様

材質	6ナイロン
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

外形図

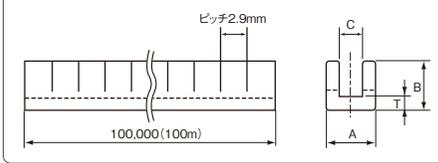


型式	全長(m)	サイズ(mm)				適合板厚(mm)	標準単価		スライド単価		重量	
		A	B	C	T		1~2箱	3箱~	(g/m)	(kg/箱)		
TH-012	100	3.3	5	1.2	1	1.2	¥14,000	¥12,000	11.6	1.7		
TH-016		3.7	5.2	1.6	1.2	1.6	¥15,000	¥13,000	11.7	1.7		
TH-024		4.4	5.2	2.3	1.2	2.3	¥16,000	¥14,000	12.5	1.8		

1パック 20本入

型式	全長(m)	適合板厚(mm)	標準単価			重量	
			1~2/パック	3~10/パック	11/パック~	(g/m)	(g/パック)
TH-012-1-20P	1	1.2	¥3,400	¥2,800	¥2,500	11.6	242
TH-016-1-20P		1.6	¥3,500	¥2,900	¥2,600	11.7	252
TH-024-1-20P		2.3	¥3,600	¥3,000	¥2,700	12.5	260

使用例

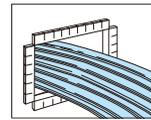

梱包形態



結束バンド

結束バンド
固定具

ケーブル
グラウンド

ケーブル
ブッシュ

ケーブル
クリップ

配線固定
ステッカー

工業用テープ

コの字型ブッシュ(柔軟タイプ)

RoHS

ココが
特長

柔軟性に富んだ開口部保護用ブッシュ

- ポリエチレン製で柔軟性に富み、曲線や円形部分にも対応可能です。
- 適応パネル厚0.6mm~6.4mmまで対応できる幅広いラインナップを取り揃えています。



Delivery
納期

1本から注文OK!

出荷日

1~5本 翌日(当日)

6本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

材質	ポリエチレン
使用温度範囲	-40℃~+65℃
色	白
曲げ半径	約60mm



型式	全長(m)	サイズ(mm)				適合パネル厚(mm)	標準単価			スライド単価		重量(g/m)
		H	T	W	W1		1~29本	30~64本	65~99本			
SE-1-10	10	3.2	0.8	0.8	0.5	0.6~0.9	¥1,700	¥1,190	¥850	4.74		
SE-2-10		4.4	0.8	2.7	0.9	0.9~1.8	¥1,810	¥1,267	¥905	7.72		
SE-2.5-10		4.4	0.8	2.7	1.5	1.8~2.7	¥2,620	¥1,834	¥1,310	8.11		
SE-3-10		4.8	1.2	4.0	2.7	2.7~4.2	¥2,920	¥2,044	¥1,460	13.40		
SE-4-10		4.8	1.2	4.8	4.2	4.2~4.8	¥3,590	¥2,513	¥1,795	11.76		
SE-5-10		4.8	1.2	6.4	4.8	4.8~6.4	¥3,720	¥2,604	¥1,860	15.62		

外形図

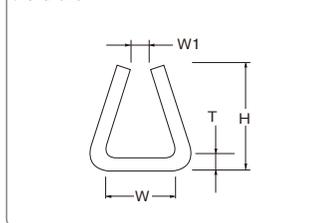

Order
注文例

型式

SE-2-10