

NEW
新产品

MiSUMI
经济型

[エコノミー]ベアリング・アイドラー用ボルト
【经济型】轴承·惰轮用螺栓

库存品
最快当天发货

CAD数据文件名: 22_Locating_&_Guide_Components

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。



Order
订货范例



型式 (①Type · ②D) - ③L
C-BMSB6 - 20



标准加工品

Type	M材质	S表面处理
C-BMSB	S45C	四氧化三铁保护膜

如本产品的螺纹精度已通过相当于GB 6G的市售螺帽进行了合格判定。

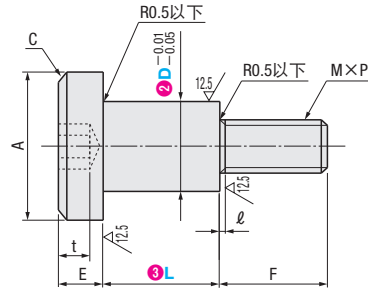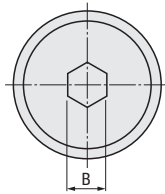

CAD 2D 3D

库存

经济型产品, 起订量为8个。

22 位置決め
ガイド部品

位置決め
ガイド部品
アジャストボルト
ブロック
ワークガイド
キャッチャー
板金用
キャッチャー
リミッター用
キャッチャー

型式		③L								A	E	B	t	C	M×P	F	ℓ
①Type	②D												min				
C-BMSB	3	5	10	15					5.5	2	2	1.3	0.5	2.5×0.45	4	0.8	
	4	5	10	15	20	25			6.5	2.8	2.5	1.5	0.5	2.5×0.45	4	0.8	
	5	5	10	15	20	25	30			8	3.5	2.5	1.7	0.5	3×0.5	6	1
	6	5	10	15	20	25	30			9	4	3	2.5	0.5	4×0.7	8	1.2
	8	5	10	15	20	25	30	35	40	11	5	5	3	1	5×0.8	10	1.4
	10	5	10	15	20	25	30	35	40	45	14	6	6	4	1	6×1.0	12



Delivery
交货期

库存品

隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
	小单	大单
数量	8~200	201~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



Example
使用范例

最适合在低转速·中低负载机构中的大量使用!

●与轴承配合使用时, 可作为中负载用轴, 实现传送功能。

●可作为低转速惰轮轴, 用于调节皮带张力。

