

金型用コテヤスリ

●全長150mm/170mm/180mm/200mmタイプ

全長150mmタイプ パック	全長170mmタイプ パック	全長180mmタイプ パック
LRP12910	LRP12813	LRP12711 (平)
LRP12911	LRP12816	LRP12713 (先細)
LRP12930	LRP12830	LRP12731
LRP12940	LRP12843	LRP12732
LRP12952	LRP12855	LRP12741
LRP12957	LRP12857	LRP12750
LRP12965	LRP12865	LRP12761
LRP12970	LRP12872	LRP12763
LRP12972	LRP12874	LRP12764
LRP12981	LRP12883	LRP12771
LRP12984	LRP12884	LRP12781
LRP12985	LRP12885	LRP12790

全長150mm/170mmタイプ

型番	全長 L	目の粗さ (#) (選択)	刃長 ℓ	幅	厚さ	バック 入数	¥単価 1~4/パック	#0 #2 #4	
							#0	#2	#4
LRP12910	150	0	14	2.4	1.2	6	18,900	23,100	
LRP12911			12	2.4	1.2		18,900	23,100	
LRP12930			30	2.5	—		18,900	23,100	
LRP12940		2	15	2.0	—		18,900	23,100	
LRP12952			17	4.5	1.3		18,900	23,100	
LRP12957			16	4.5	0.9		18,900	23,100	
LRP12965		4	17	5.0	1.7		17,100	20,700	
LRP12970			14	1.9	1.4		18,900	23,100	
LRP12972			27	3.5	2.0		18,900	23,100	
LRP12981	170	0	32	2.0	—		17,100	20,700	
LRP12984			30	2.1	—		17,100	20,700	
LRP12985			15	2.1	—		17,100	20,700	
LR12197 (12種セット)		12	—	—	—		34,640	39,090	
LRP12813			18	3.0	1.6		19,320	23,340	
LRP12816			35	3.3	2.9		19,320	23,340	
LRP12830			32	2.9	—		19,320	23,340	
LRP12843			30	3.8	—		19,320	23,340	
LRP12855			17	4.7	1.7		22,860	27,660	
LRP12857			18	4.7	1.2		19,320	23,340	
LRP12865			20	5.5	1.9		17,460	—	
LRP12872			30	4.0	2.3		19,320	23,340	
LRP12874			27	4.7	2.0		19,320	23,340	
LRP12883			37	3.2	—		17,460	21,000	
LRP12884			36	2.5	—		17,460	—	
LRP12885			24	2.2	—		17,460	21,000	
LR12187 (12種セット)			—	—	—		36,220	34,490	

全長180mm/200mmタイプ

型番	全長 L	目の粗さ (#) (選択)	刃長 ℓ	幅	厚さ	バック 入数	¥単価 1~4/パック	0 2 4		
							#0	#2	#4	
LRP12711	180	0	8.8	2.5	—	6	24,800			
LRP12713			8.0	2.2	—		24,800			
LRP12731			4.8	—	—		24,800			
LRP12732		2	4.8	—	—		24,800			
LRP12741			7.4	—	—		28,260			
LRP12750			9.7	2.5	—		28,260			
LRP12761			9.3	3.7	—		28,260			
LRP12763			9.5	3.5	—		28,260			
LRP12764			9.5	3.5	—		24,800			
LRP12765			9.0	4.0	—		28,260			
LRP12771			5.4	—	—		21,010			
LRP12781			9.3	4.1	—		33,360			
LRP12790			—	—	—	12	50,910			(12種セット)
LRP12611	200	0	45	9.0	2.5	6	27,050			
LRP12681	200	2	40	5.4	—		22,740			

■目の粗さの選択目安

#0: 国産メーカーの粗目～中目 #2: 国産メーカーの中目～細目
#4: 国産メーカーの細目～油目



Order
注文例

型番 全長(L) 目の粗さ(#)



Price
価格


■数量スライド価格(1円未満切捨て)

数量 1~4 5~9 10~19 20~29 30~
値引率 価格表 2% 4% 6%

※

数量スライドの値引率を変更しました。

お見積り

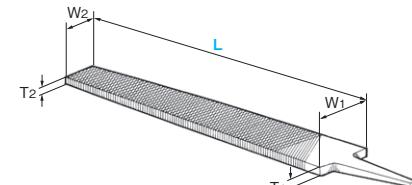

型番	形状	呼びサイズ ヤスリ長 (mm)	目の粗さ	全長 (mm)	幅W ₁ ×厚T ₁	幅W ₂ ×厚T ₂	¥単価	型番	形状	呼びサイズ ヤスリ長 (mm)	目の粗さ	全長 (mm)	幅W ₁ ×厚T ₁	幅W ₂ ×厚T ₂	¥単価
HI15001	荒目	150		190	16×4	14×2.5	510	KA15001	荒目	150		190	6×6	3.3×3.3	570
HI20001		200		250	21×5	19×3	700	KA20001		200		250	8×8	4.2×4.2	700
HI25001		250		310	25×6	22×4	890	KA25001		250		310	10×10	5.2×5.2	920
HI30001		300		370	30×7	26×5	1,350	KA30001		300		370	12×12	6.5×6.5	1,350
HI35001		350		430	34×7.5	30×5.5	2,030	KA35001		350		430	15×15	8.5×8.5	2,060
HI40001		400		490	36×8.5	32×6.5	2,710	KA40001		400		490	18×18	11×11	2,760
HI15002	中目	150		190	16×4	14×2.5	510	KA15002	中目	150		190	6×6	3.3×3.3	570
HI20002		200		250	21×5	19×3	700	KA20002		200		250	8×8	4.2×4.2	700
HI25002		250		310	25×6	22×4	890	KA25002		250		310	10×10	5.2×5.2	920
HI30002		300		370	30×7	26×5	1,350	KA30002		300		370	12×12	6.5×6.5	1,350
HI35002		350		430	34										